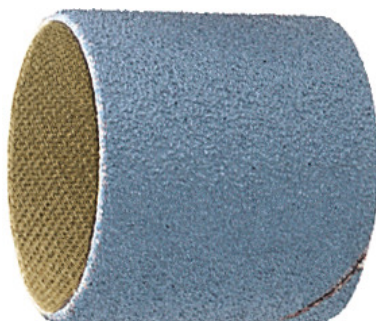


**HOLEX****Brúsna manžeta (ZA) zrno 80 stredný, Puzdro-Ø×šírka puzdra: 15X30mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	553780 15X30
GTIN	4045197287441
Trieda položky	52E

## Popis

### Prevedenie:

**Brúsne puzdro sa pridržiava prostredníctvom rozpínania gumeného telesa pri vysokých otáčkach.** Puzdro sa môže použiť v jeho celej šírke, sedí pevne a je rýchlo a jednoducho vymeniteľné (zatvoríť/otvoriť v smere drážky). Kompatibilné iba s prebrúseným nosným systémom brúsnych puzdiel.

Z materiálu odolného proti roztrhnutiu plne spojeného umelou živicom s dlhou životnosťou a dobrou priľnavosťou zrna. Nie je vhodný na použitie s chladiacimi mazivami.

### Zirkónový korund (ZA).

### Použitie:

Brúsne puzdrá sa používajú prevažne pre plošné brúsne práce, ktoré vyžadujú silnejšie obrábanie materiálu – aj na hranách.

### Vhodné pre:

Nosič brúsneho puzdra č. 553600.

## Technický opis

Šírka objímky	30 mm
Ø objímky	15 mm
Zrnitosť	80

Stupeň jemnosti	stredný
Brusivo	Zirkónový korund
Skratka pre brusivo	ZA
Tvar objímky	valcové
Druh produktu	Brúsne puzdro

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
suché	vhodný		

### Príslušenstvo

Nosič brúsnych puzdiel drážkovaný, Ø stopky 6 mm Hlava  
Ø × dĺžka hlavy 15X30

553600 15X30