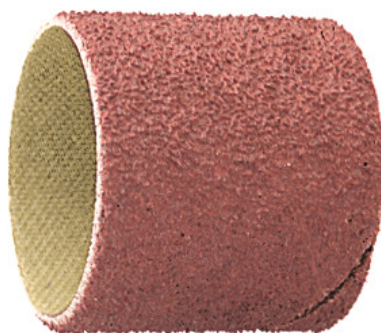


**HOLEX****Brúsne puzdro (A) zrno 80 stredný, Puzdro-Ø×šírka puzdra: 30X20mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	553720 30X20
GTIN	4045197240378
Trieda položky	52E

## Popis

### Prevedenie:

**Brúsne puzdro sa pridržiava prostredníctvom rozpínania gumeného telesa pri vysokých otáčkach.** Puzdro sa môže použiť v jeho celej šírke, sedí pevne a je rýchlo a jednoducho vymeniteľné (zatvoriť/otvoriť v smere drážky). Kompatibilné iba s prebrúseným nosným systémom brúsnych puzdiel.

Z materiálu odolného proti roztrhnutiu plne spojeného umelou živicom s dlhou životnosťou a dobrou priľnavosťou zrna. Nie je vhodný na použitie s chladiacimi mazivami.

### Normálny korund (A).

### Použitie:

Brúsne puzdrá sa používajú prevažne pre plošné brúsne práce, ktoré vyžadujú silnejšie obrábanie materiálu – aj na hranách.

### Vhodné pre:

Nosič brúsneho puzdra č. 553600.

## Technický opis

Zrnitosť	80
Ø objímky	30 mm
Šírka objímky	20 mm

Stupeň jemnosti	stredný
Brusivo	Normálny korund
Skratka pre brusivo	A
Tvar objímky	valcové
Druh produktu	Brúsne puzdro

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
suché	vhodný		

### Príslušenstvo

Nosič brúsnych puzdiel drážkovaný, Ø stopky 6 mm Hlava  
Ø × dĺžka hlavy 30X20

553600 30X20