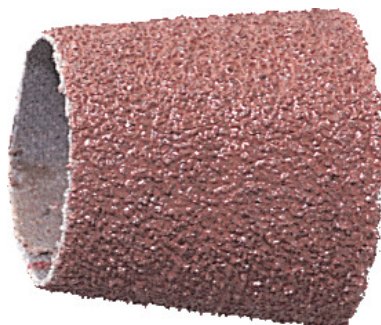


HOLEX**Kuželové brúsne puzdro (A) zrno 80 stredný, veľkosť puzdra -Ø× šírka puzdra: 29X30mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	553860 29X30
GTIN	4045197240606
Trieda položky	52E

Popis

Prevedenie:

Z materiálu odolného proti roztrhnutiu plne spojeného umelou živicom s dlhou životnosťou a dobrou príľnavosťou zrna.

Normálny korund (A) pre univerzálne brúsne práce.

Brúsne puzdro sa pridržiava prostredníctvom rozpínania gumeného telesa pri vysokých otáčkach. Puzdro sa môže použiť v jeho celej šírke, sedí pevne a je rýchlo a jednoducho vymeniteľné (zatvoriť/otvoriť v smere drážky). Kompatibilné iba s prebrúseným nosným systémom brúsnych puzdier.

Použitie:

Brúsne puzdrá sa používajú prevažne pre plošné brúsne práce, ktoré vyžadujú silnejšie obrábanie materiálu – aj na hranách.

Vhodné pre:

Nosič brúsneho puzdra č. 553830.

Technický opis

Šírka objímky	30 mm
najväčší Ø objímky	29 mm

Zrnitosť	80
Stupeň jemnosti	stredný
Brusivo	Normálny korund
Skratka pre brúsivo	A
Tvar objímky	kónické
Druh produktu	Brúsne puzdro

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Drážkovaný držiak brúsneho puzdra, kuželový hriadel' Ø 6 mm najväčšie Ø x dĺžka hlavy 29X30

553830 29X30