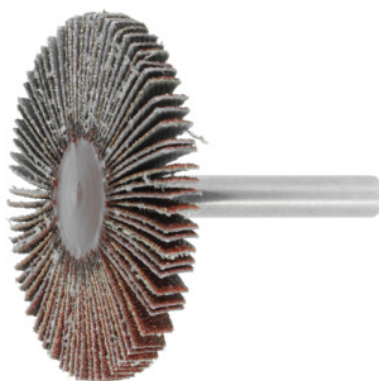


HOLEX**Vejárovitý brúsny kotúč (A), Zrinitosť 60, Ø hlavy×šírka hlavy: 50X15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554100 50X15
GTIN	4045197235473
Trieda položky	52E

Popis**Prevedenie:**

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja.
Brúsne lamely posypané **normálnym korundom (A)**.

Použitie:

Prevažne pre jemné brúsenie a leštenie na väčších polomeroch vo výrobe nástrojov a foriem, vo výrobe nádob a prístrojov. Brúsne lamely sa prispôsobujú kontúram obrobku.

Technický opis

odporúčané otáčky	9000 min ⁻¹
Zrinitosť	60
Šírka hlavy	15 mm
maximálne otáčky	15300 min ⁻¹
Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	50 mm

Brusivo	korundové brúsne zrno (A)
Skratka pre brúsivo	A
Atribút Názov produktu	Zrnitosť 60
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
suché	vhodný		