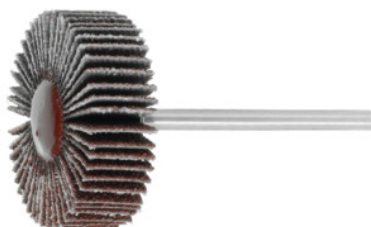


**HOLEX****Vejárovitý brúsny kotúč (A), Zrinitosť 80, Ø hlavy×šírka hlavy: 3/30X5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554200 3/30X5
GTIN	4045197679734
Trieda položky	52E

**Popis****Prevedenie:**

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja.

Brúsne lamely posypané **normálnym korundom (A)**.

**Použitie:**

Prevažne pre jemné brúsenie a leštenie na väčších polomeroch vo výrobe nástrojov a foriem, vo výrobe nádob a prístrojov. Brúsne lamely sa prispôbujú kontúram obrobku.

**Technický opis**

maximálne otáčky	18000 min <sup>-1</sup>
Zrinitosť	80
odporúčané otáčky	16000 min <sup>-1</sup>
Šírka hlavy	5 mm
Ø stopky	3 mm
Ø hlavy	30 mm
Brusivo	korundové brúsne zrno (A)
Skratka pre brusivo	A
Atribút Názov produktu	Zrinitosť 80

Druh produktu

Vejárovitý brúsny kotúč

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
suché	vhodný		