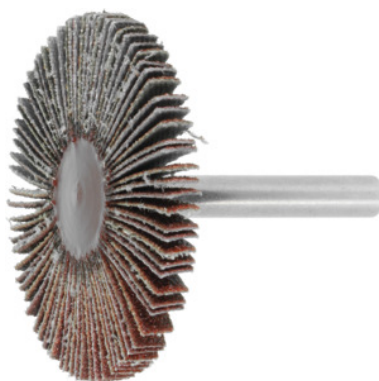


HOLEX**Vejárovitý brúsny kotúč (A), Zrinitosť 120, Ø hlavy×šírka hlavy: 50X15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 554300 50X15 |
| GTIN | 4045197240767 |
| Trieda položky | 52E |

Popis**Prevedenie:**

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja.
Brúsne lamely posypané **normálnym korundom (A)**.

Použitie:

Prevažne pre jemné brúsenie a leštenie na väčších polomeroch vo výrobe nástrojov a foriem, vo výrobe nádob a prístrojov. Brúsne lamely sa prispôsobujú kontúram obrobku.

Technický opis

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Zrinitosť | 120 |
| maximálne otáčky | 15300 min ⁻¹ |
| odporúčané otáčky | 9000 min ⁻¹ |
| Šírka hlavy | 15 mm |
| Ø stopky | 6 mm |
| Ø hlavy | 50 mm |

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Brusivo | korundové brúsne zrno (A) |
| Skratka pre brúsivo | A |
| Atribút Názov produktu | Zrnitosť 120 |
| Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | podmienene vhodný | | |
| GG(G) | podmienene vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | | |
| Drevo | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |