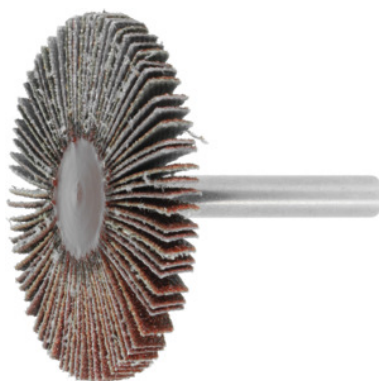


**HOLEX****Vejárovitý brúsny kotúč (A), Zrinitosť 80, Ø hlavy×šírka hlavy: 50X15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554200 50X15
GTIN	4045197240668
Trieda položky	52E

**Popis****Prevedenie:**

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja.  
Brúsne lamely posypané **normálnym korundom (A)**.

**Použitie:**

Prevažne pre jemné brúsenie a leštenie na väčších polomeroch vo výrobe nástrojov a foriem, vo výrobe nádob a prístrojov. Brúsne lamely sa prispôsobujú kontúram obrobku.

**Technický opis**

Šírka hlavy	15 mm
Zrinitosť	80
maximálne otáčky	15300 min <sup>-1</sup>
odporúčané otáčky	9000 min <sup>-1</sup>
Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	50 mm

Brusivo	korundové brúsne zrno (A)
Skratka pre brúsivo	A
Atribút Názov produktu	Zrnitosť 80
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

## Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
suché	vhodný		