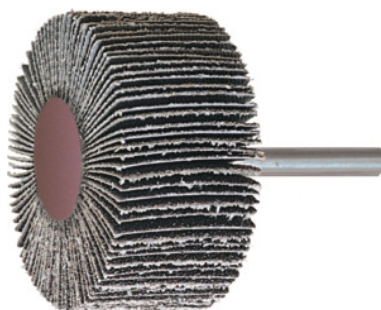


**HOLEX****Vejárovitý brúsny kotúč (SiC), Zrnitosť 60, Ø hlavy×šírka hlavy: 30X10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554650 30X10
GTIN	4045197240965
Trieda položky	52E

**Popis****Prevedenie:**

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja.

Brúsne lamely posypané **silícium-karbidovým zrnom (SiC)**. Ø stopky 6 mm.

**Použitie:**

Prevažne pre jemné brúsenie a leštenie na väčších polomeroch vo výrobe nástrojov a foriem, vo výrobe nádob a prístrojov. Brúsne lamely sa prispôsobujú kontúram obrobku.

**Technický opis**

maximálne otáčky	25400 min <sup>-1</sup>
Šírka hlavy	10 mm
odporúčané otáčky	16000 min <sup>-1</sup>
Zrnitosť	60
Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	30 mm
Brusivo	karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brúsivo	SiC

Atribút Názov produktu	Zrnitosť 60
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

### Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
suché	vhodný		