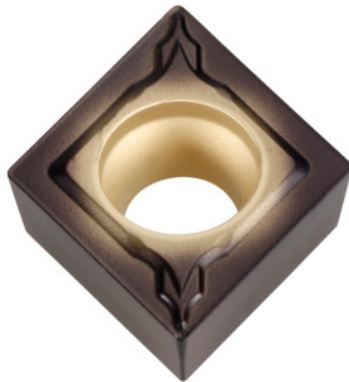


Garant**CCMT 120408, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260066 HB7035-1
GTIN	4045197873781
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Lamač triesok	SS
Typ	HB7035-1
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120408

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie