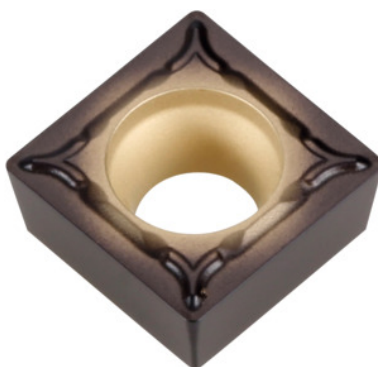


**Garant****SCMT 09T308, Typ: HB7035-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260744 HB7035-1
GTIN	4045197874429
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Lamač triesok	SS
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7035-1
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hlavné použitie	P
Posuv $f$	0,05 - 0,2 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T308
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie