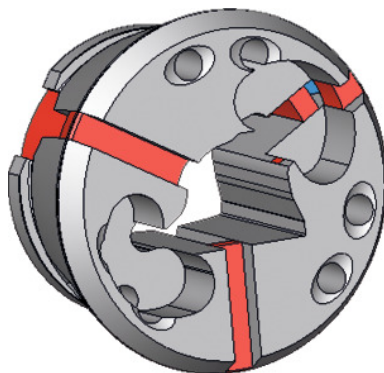


**HAINBUCH****Upínacia hlava s priečnymi drážkami, SK 100, Upínanie  $\varnothing$  (zvýšenie o 1 mm): 15mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329952 15
GTIN	2050001925084
Trieda položky	33H

## Popis

**Prevedenie:**

S priečnymi drážkami pre surový materiál, malé  $\varnothing$ .

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný  $\varnothing$  upnutia.**

**Použitie:**

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

**Upozornenie:**

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

**Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.**

## Technický opis

$\varnothing$ napnutia	15 mm
Tvrdosť	60 HR
Profil	oblé

Plocha upnutia	priečne drážky
Dĺžka L	59 mm
Upínač	SK 100
Druh produktu	Upínacia hlava