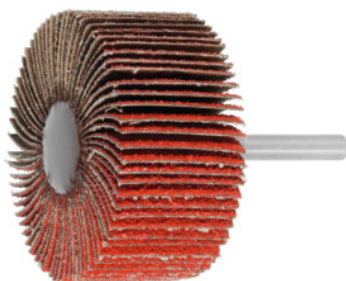


Garant**Vejárovitý brúsny kotúč (CER), Zrnitosť 60, Ø hlavy×šírka hlavy: 50X20mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	554150 50X20
GTIN	4045197882288
Trieda položky	51E

Popis

Prevedenie:

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja.

Brúsne lamely **posypané keramickým zrnom (CER)**.

Použitie:

Prevažne pre jemné brúsenie a leštenie na väčších polomeroch vo výrobe nástrojov a foriem, vo výrobe nádob a prístrojov. Brúsne lamely sa prispôsobujú kontúram obrobku.

Technický opis

Zrnitosť	60
Ø stopky	6 mm
maximálne otáčky	15300 min ⁻¹
odporúčané otáčky	9000 min ⁻¹
Ø hlavy	50 mm
Šírka hlavy	20 mm
Brusivo	Keramické zrnó (CER)

Skratka pre brúsivo	Keramika
Atribút Názov produktu	Zrnitosť 60
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
suché	vhodný		