


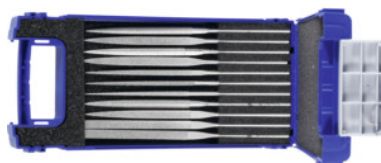

Súprava diamantových ihlových pilníkov, 11 dielna, 140 mm, Zrnitosť: D91 μ m



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	529350 D91
GTIN	4007220017401
Trieda položky	53B

Popis

Prevedenie:

Polotovary týchto ihlových pilníkov sú kované a vybrúsené zo špeciálnej ocele. Diamantové pilníky sú rovnomerne posypané diamantovým práškom rovnakej zrnitosti a galvanicky zafixované. Rovnomerná diamantová plocha a tvrdosť diamantu zabezpečujú lepšie výsledky pilníka. **Celková dĺžka pilníka = 140 mm**; dĺžka diamantovej plochy = 70 mm; \varnothing stopky = 3 mm.

Použitie:

Pre rozmerovo presné dokončovacie práce na nástrojoch na rezanie, vysekávanie a lisovanie z **tvrdenej ocele** alebo **tvrdého kovu**. Okrem toho na spracovanie **skla, keramiky** atď. Pilníkovanie s **malým prítlakom**, najmä na hranách. Vysoký tlak nezabezpečí zvýšený výkon pilníka a poškodí pilník. Jemná zrnitosť

Rozsah balenia:

V plastovom boxe.

11-dielne, na 1 pilník foriem 1 – 11 (všetky formy), dodatočne 1 pilník plochý obdĺžnikový s okrúhlymi hranami.

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlopínaci rukoväť k týmto pilníkom nájdete pod č. 519700.

Technický opis

Celková dĺžka	140 mm
Brusivo	diamant
Skratka pre brusivo	D
Počet samostatných pilníkov	11

Balenie	Plastový box
Druh produktu	Ihlový pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Diamantový ihlový pilník, 140 mm Zrinitosť D91 (jemný) Typ 8	529210 8
Diamantový ihlový pilník, 140 mm Zrinitosť D91 (jemný) Typ 6	529210 6
Diamantový ihlový pilník, 140 mm Zrinitosť D91 (jemný) Typ 5	529210 5
Diamantový ihlový pilník, 140 mm Zrinitosť D91 (jemný) Typ 1	529210 1
Diamantový ihlový pilník, 140 mm Zrinitosť D91 (jemný) Typ 2	529210 2
Diamantový ihlový pilník, 140 mm Zrinitosť D91 (jemný) Typ 4	529210 4
Rýchlopínacia rukoväť pre ihlové pilníky Typ 2	519700 2

Rýchloupínacia rukoväťpre ihlové pilníky Typ 3	519700 3
Diamantový ihlový pilník, 140 mmZrnitosť D91 (jemný) Typ 3	529210 3
Diamantový ihlový pilník, 140 mmZrnitosť D91 (jemný) Typ 10	529210 10
Diamantový ihlový pilník, 140 mmZrnitosť D91 (jemný) Typ 11	529210 11