


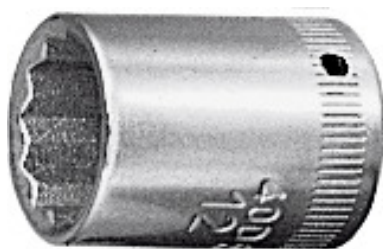

12-hranná vložka, 1/4 palca, Rozmer cez steny: 12mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 630950 12 |
| GTIN | 4018754000371 |
| Trieda položky | 63A |

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.

Vnútorň štvorhran s otvorom podľa normy DIN 3120-D 6,3.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Úzke tolerancie veľkostí kľúča. Chránené pred prešmykom cez rohy skrutiek, hlavy skrutiek a matice. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch s profilom **AS-Drive**.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 630929

Technický opis

| | |
|---------------------|---------|
| Rozmer cez steny | 12 mm |
| Ø na strane výstupu | 16,5 mm |
| Dĺžka | 23 mm |

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Pohonný štvorhran | 1/4 palec |
| Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč |
| Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |