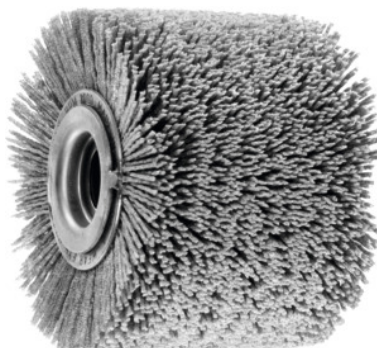


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Saténová kefka Brúsny nylón 1,2 mm, SiC 80, Ø 100×70 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	568436
GTIN	4017359204351
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Rozmer Ø 100 x 70 mm, Ø otvoru 19 mm s dvojistou klinovou drážkou.

Karbidom kremíka pretkané nylonové štetiny so zrnom 80. **Extrémne flexibilné a prispôsobivé.** Vhodné najmä na odhroťovanie, čistenie a zdršňovanie profilovaných plôch.

Použitie:

Na satinovacích strojoch so súpravou dištančných krúžkov č. 568439.

Technický opis

Šírka kefy	70 mm
Ø otvoru	19 mm
Hrúbka štetín	1,2 mm
Ø kefy D ₁	100 mm
Brusivo	obsahuje karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brusivo	SiC
Atribút Názov produktu	Ø 100×70 mm

Druh produktu

Saténová kefka

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Súprava dištančných krúžkov6-dielne

568439