


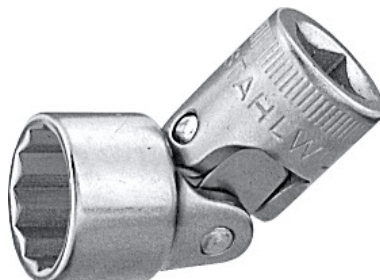

## Klíbová vložka, 3/8 palca, Rozmer cez steny: 14mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	637400 14
GTIN	4018754002504
Trieda položky	63A

### Popis

#### Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran podľa **DIN 3120**.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Veľkosti klúčov s presnou toleranciou s profilom **AS-Drive** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch.

#### Norma:

**DIN 3124 L**

#### Materiál:

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

### Technický opis

Dĺžka	48,5 mm
Ø na strane výstupu	19,4 mm
Rozmer cez steny	14 mm
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Výstupný profil	12-hranný nástrčný klúč

Druh produktu

Vložka nástrčného klúča