


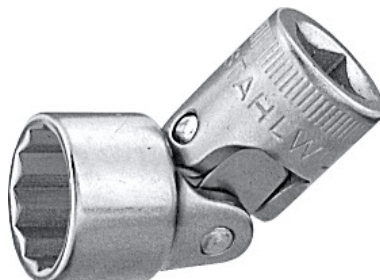

Klíbová vložka, 3/8 palca, Rozmer cez steny: 15mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	637400 15
GTIN	4018754002511
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran podľa **DIN 3120**.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Veľkosti klúčov s presnou toleranciou s profilom **AS-Drive** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch.

Norma:

DIN 3124 L

Materiál:

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

Technický opis

Dĺžka	48,5 mm
Ø na strane výstupu	20,6 mm
Rozmer cez steny	15 mm
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Výstupný profil	12-hranný nástrčný klúč

Druh produktu

Vložka nástrčného klúča