




## Klíbová vložka, 3/8 palca, Rozmer cez steny: 19mm

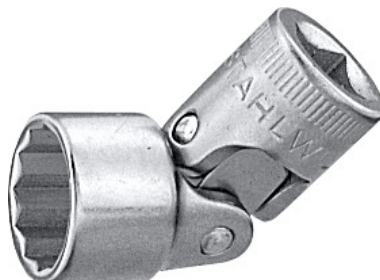

### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 637400 19     |
| GTIN             | 4018754002559 |
| Trieda položky   | 63A           |

### Popis

#### Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran podľa **DIN 3120**.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Veľkosti klúčov s presnou toleranciou s profilom **AS-Drive** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch.

#### Norma:

**DIN 3124 L**

#### Materiál:

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

### Technický opis

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Dĺžka               | 57 mm                   |
| Ø na strane výstupu | 25,5 mm                 |
| Rozmer cez steny    | 19 mm                   |
| Pohonný štvorhran   | 3/8 palec               |
| Výstupný profil     | 12-hranný nástrčný klúč |

Druh produktu

Vložka nástrčného klúča