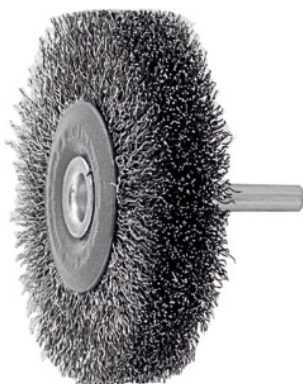


LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrúhla kefa so stopkou Ocelový drôt 0,20 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1:
40X10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574100 40X10
GTIN	4017359007082
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stojka Ø 6 mm.**

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeloch alebo ručných vrtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kef.

Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

Technický opis

Dĺžka orezania H ₁	9 mm
Ø kefy D ₁	40 mm
Hrúbka štetín	0,2 mm
maximálne otáčky	18000 min ⁻¹
Šírka orezania L ₁	10 mm
Ø stopky D _s	6 mm

Upchávkový materiál	Oceľový drôt
Zapletanie	zvlnené
Druh produktu	Okrúhla kefa