


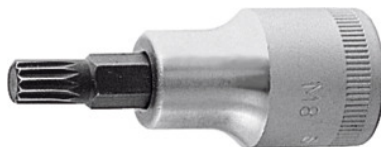

Viacbodový skrutkovač, krátky, 1/2 palca, pre skrutky: M16



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	642800 M16
GTIN	4018754006465
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Použitie:

Pre skrutky XZN.

Norma:

DIN 2324

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel. Tŕň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.

Technický opis

Dĺžka	60 mm
pre skrutky	M16
Ø na strane vstupu	27,5 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	viaczubý skrutkovač
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

