


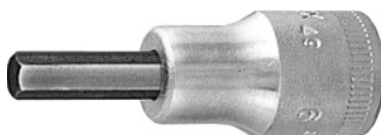

## 6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce, Šestšhran: 4mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	643200 4
GTIN	4018754006236
Trieda položky	63A

### Popis

**Prevedenie:**

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

**Norma:**

**DIN 7422**

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel. Trň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.

**Upozornenie:**

**UPOZORNENIE!**

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 643229

### Technický opis

Dĺžka	60 mm
Ø na strane vstupu	22,7 mm
Šestšhran	4 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

