


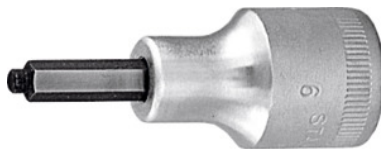

Nástrčný 6-hranný skrutkovač s vodiacim čapom, 1/2 palca, Šesthran: 12mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 643400 12 |
| GTIN | 4018754006519 |
| Trieda položky | 63A |

Popis

Prevedenie:

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Použitie:

Pre skrutky Ribe CS podľa DIN 6912.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel. Trň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.

Technický opis

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Šesthran | 12 mm |
| Ø na strane vstupu | 23,7 mm |
| Dĺžka | 60 mm |
| Pohonný štvorhran | 1/2 palec |
| Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač s čapom |
| Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |