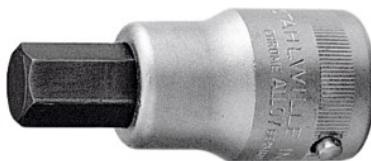


**6-hranný nástrčný skrutkovač 3/4", Šestšhran: 19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	644800 19
GTIN	4018754009305
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality. Vnútorňý štvorhran podľa DIN 3120-D 20 s otvorom a odblokovacím tlačidlom.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Technický opis

Ø na strane vstupu	34,7 mm
Dĺžka	80 mm
Šestšhran	19 mm
Pohonný štvorhran	3/4 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča