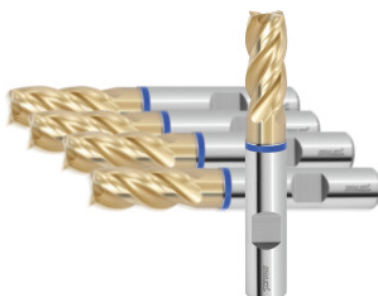


HOLEX**TK fréza HPC, TiSi, Ø f8 DC: 20Mmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG1014 20M
GTIN	4045197908483
Trieda položky	GGN

Popis

Prevedenie:
Špeciálna povrchová úprava TiSi.
Ako č. 203014.

Technický opis

Šírka rohového skosenia pri 45°	0,3 mm
Dĺžka výčnelku L ₁ vrát. vôle	74 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Počet zubov Z	4
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Posuv f _z pre orezávanie v INOX > 900 N/mm ²	0,08 mm
Ø stopky D _s	20 mm
Dĺžka britov L _c	60 mm
Posuv f _z pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm ²	0,07 mm
Tolerancia menovitého Ø	f8

Ø vôle D ₁	19,5 mm
Celková dĺžka L	126 mm
Uhol sklonu zubov	35 Stupeň
Obsah	5
Povrchová úprava	TiSi
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Členenie britov	nerovnaké
Hĺbka záberu a _e pre frézovanie	Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D
Hĺbka záberu a _e pre frézovanie	0,3×D pri obvodovom frézovaní
Stratégia obrábania	HPC
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	240	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	150	P
TOOLOX 33	vhodný	115	H
TOOLOX 44	vhodný	80	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80	M
Uni	podmienene vhodný		

mokrý maximum	vhodný
mokrý minimálne	podmienene vhodný
suché	vhodný
vzduch	vhodný

Príslušenstvo

TK frézaHPC Ø f8 DC 20M

203014 20M