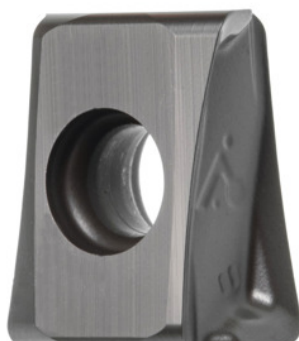


**Garant****LOEU 090408 TR-M, HB7515, Typ: ST1400**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215986 ST1400
GTIN	4045197938107
Trieda položky	21A

## Popis

**Upozornenie:**Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D/a_p = 4\text{mm}$ 

## Technický opis

Posuv $f_z$	0.1 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	LOEU090408 TR-M
Typ	ST1400
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7515
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	105	P
Oceľ < 50 HRC	podmienene vhodný	50	H
GG(G)	podmienene vhodný	275	K
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		