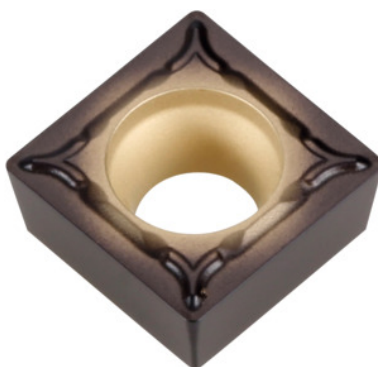


**Garant****SCMT 120408, Typ: HB7035-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260750 HB7035-1
GTIN	4045197948519
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Posuv $f$	0,05 - 0,2 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Typ	HB7035-1
Lamač triesok	SS
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120408
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie