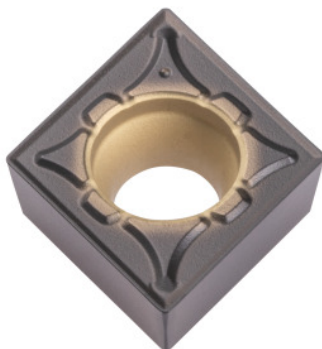


Garant**CCMT 09T304 Wiper, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260151 HB7020
GTIN	4045197948861
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	WSM
Posuv f	0,15 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7020
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie