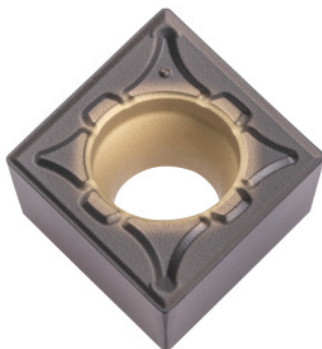


Garant**CCMT 060204 Wiper, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260143 HB7020
GTIN	4045197948847
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,15 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7020
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Lamač triesok	WSM
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie