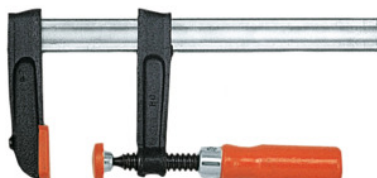


HOLEX**Ľahká skrutková zvierka z temperovanej liatiny, Rozsah upnutia: 400mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	860200 400
GTIN	4008158014555
Trieda položky	82C

Popis**Prevedenie:**

Kvalitné upínacie rameno z temperovanej zliatiny; silná prizmatická klzná lišta z profilovej ocele, ryhovaná, galvanicky pozinkovaná. Oceľové vreteno s ľahkým chodom, brunované s trapézovým závitom a pohyblivou tlačnou doskou. Rýchle nastavenie momentu s bezpečným upnutím. S plastovou krytkou na prítlačnej ploche.

Norma:**DIN 5117****Technický opis**

Prierez posuvnej lišty	29×9 mm
Rozsah upnutia	400 mm
Vykladanie	120 mm
Druh produktu	Zvierka