


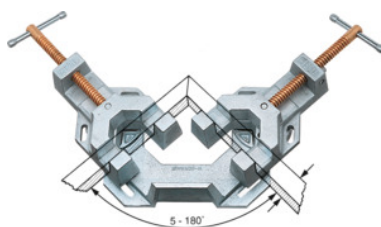

Nastavitelný uhlový upínač



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	862850
GTIN	4008158007502
Trieda položky	83K

Popis

Prevedenie:

Skladá sa zo základnej dosky a 2 nastaviteľných upínacích prvkov; základná doska a upínacie prvky z kvalitnej liatiny, vretená sú pomedené, preto sú vhodné na špeciálne zvaracie práce. Bočné pozdĺžne otvory umožňujú upevnenie na zvaracích stoloch alebo zariadeniach.

Použitie:

Na upínanie obrobkov počas zvarania alebo montáže. Uhol upnutia plynule nastaviteľný v rozsahu 5° – 180°.

Technický opis

Hmotnosť	10,7 kg
Rozsah upnutia	2×0 – 100 mm
Výška čelusti	35 mm
Uhol upnutia	5 - 180 Stupeň
Druh produktu	Šikmé napínače