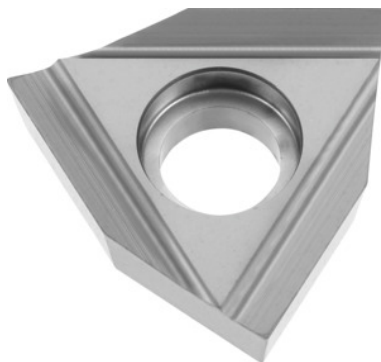


 KOMET**WOHX 08T302 pravá, W00, Typ: P25M**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268903 P25M
GTIN	4047109072633
Trieda položky	24T

Popis

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	G06
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	120 - 180 m/min
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 300 m/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	P25M
Uhlový Polomer	0,2 mm

Ďalšie použitie	M
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOHX 08T302 R
Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	W00
Uhol čela	6 Stupeň
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie