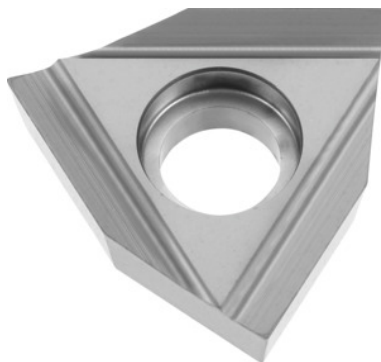


 KOMET**WOHX 08T302 pravá, W00, Typ: P25M**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268904 P25M
GTIN	4047109072640
Trieda položky	24T

Popis

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Typ	P25M
Uhlový Polomer	0,2 mm
Lamač triesok	G12
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 300 m/min
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	120 - 180 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný

Ďalšie použitie	M
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOHX 08T302 R
Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	W00
Uhol čela	12 Stupeň
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie