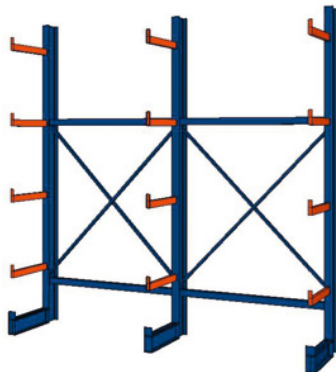


**Konzolový regál, jednostranný, Hĺbka 400 mm, Šírka regálu: 2500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	991711 2500
GTIN	2050001760425
Trieda položky	960

**Popis****Prevedenie:**

Podstavec IPE profily IPE 120 valcované za tepla. Konzolové ramená IPE profil priskrutkovaný. Privarená ochrana proti odvaľovaniu. Konzolové ramená na zasúvaciu ochranu proti odvaľovaniu na požiadanie.

**Popis:****Montážne rozmery:**

počet polí × rozmer nápravy + 1 šírka stojana (64 mm).

Celková hĺbka = menovitá hĺbka + 120 mm pre stojan alebo stojanovú nohu (platí pre jednostranné a obojstranné regály).

**Rozsah balenia:**

Všetky police obsahujú horizontálne konektory a priečne výstuhy, ako aj odolné kotvy na ukotvenie do podlahy.

**Povrchová úprava farby:**

Stojan enciánovo modrej farby RAL 5010, konzolové rameno RAL 2004 oranžovej farby.

**Upozornenie:**

- **Štandardne sú k dispozícii aj iné rozmery: Výška 2 000/3 000/3 500 mm. Hĺbka 750 mm. Šírky 750/1 000 mm.**
- **Konzolové regály s rôznymi rozmermi a nosnosťou na požiadanie.**
- **Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.**

## Technický opis

Šírka regálu	2500 mm
Výška regálu	2500 mm
Počet úrovní	5
Počet konzolových ramien jednostranných	12
Počet polí regálu	2
Montážny rozmer	2564 mm
Počet stojanov na police	3
Rozmer osi = šírka priečinka	1250 mm
Nosnosť konzolového ramena	400 kg
Konzolový regál Výška	2500 mm
Prestavenie výšky v mriežke	100 mm
Prevedenie montáže	naskrutkované konzolové ramená
Konzolové rameno Hĺbka	400-600 mm
Voľba farieb	RAL 5010, 2004
Atribút Názov produktu	Hĺbka 400 mm
Hĺbka jednostranná	400 mm
Nosnosť na nosné rameno	400 kg
Nosnosť na stojan vrátane úrovne podstavca	2000 kg
Druh produktu	Konzolový regál