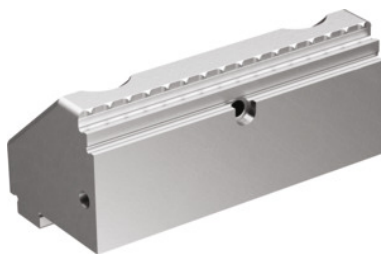


Garant**Nástavbová čelusť Gripp, jednodielna, pre typ: 125GS****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361123 125GS
GTIN	4045197985941
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

Upínací stupeň s výškou 5 mm a dosadacou plochou 3 mm.

Použitie:

Ideálne na ťažké obrábanie.

Vhodné pre:

Súprava 5-osových zverákov č. 361100 a upínací modul č. 361105 – 361110.

Rozsah balenia:

Vrátane upevňovacích skrutiek.

Upozornenie:

Typ GS so stupňom uchopenia a hladkým upínacím stupňom

Technický opis

vhodné pre farebný kód	Xpent1-2
Dĺžka l_1	3 mm
Dĺžka čelustí l	68,5 mm
Dĺžka l_2	3 mm
Šírka čelustí b	125 mm
Výška h_1	5 mm

Výška čelusti h	45 mm
Výška h ₂	5 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák