


## Regálová vaňa pozinkovaná, s mrežovým roštom, vhodné pre dĺžku nosníka (mm) / záchytný objem (l): 2700/240

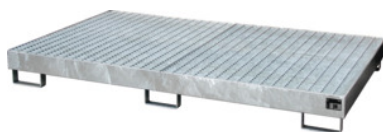

### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	983005 2700/240
GTIN	4052462030824
Trieda položky	96U

### Popis

**Prevedenie:**

Z 3 mm ocelového plechu. Svetlá výška 100 mm.

Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461.

S pozinkovaným mrežovým roštom.

**Použitie:**

Na bezpečné skladovanie a na plnenie sudov. Pre **horľavé kvapaliny kategórie 1 – 3 GHS**, ako aj **kvapaliny nebezpečné pre vodu kategórie 1 – 4 GHS**.

**Norma:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Vhodné pre:**

Paletové regály hĺbky 1100 mm. Vhodné pre paletové regály č. 991202 – 991227.

### Technický opis

vhodné pre dĺžku nosníka	2700 mm
Záchytný objem	240 l
Hĺbka	1300 mm
Hmotnosť	200 kg
Výška	210 mm
Šírka	2650 mm
Plošné zaťaženie	1000 kg/m <sup>2</sup>

Hrúbka materiálu	3 mm
Materiál	pozinkované
Skladovanie	Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3
Skladovanie	Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie
Skladovanie	Skladovanie lepkavých látok zakázané
Skladovanie	Skladovanie zápalných látok povolené
Druh produktu	Regálová vaňa