




## Jednomodulová pracovná platforma, Typ: D

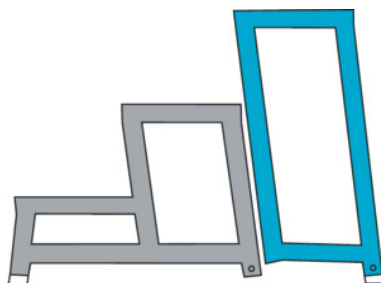

### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966150 D
GTIN	4003866402632
Trieda položky	96Z

### Popis

**Prevedenie:**

Celá konštrukcia z ľahkého kovu s extrémnou odolnosťou proti krúteniu, hrdzaveniu a poveternostným vplyvom. Stupienky z hliníkového rebrového plechu 555 × 250 mm.

Modulárna konštrukcia pre zmenu a rozšírenie konfigurácií.

Prídavné moduly v 4 rôznych výškach.

Vhodný ako dvojstupňový základný modul s až 3 prídavnými stupňami na mobilné použitie.

Pripojenie je možné z modulu typu B.

**Norma:**

**DIN EN 14183.**

### Technický opis

Hĺbka podesty	0,8 m
Hmotnosť Kombinácia modulu	9,2 kg
Norma	DIN EN 14183
Šírka priečky/schodu	555 mm
Výška platformy bez zábradlia	0,6 m
Hmotnosť Samostatný blok	4,4 kg

Pracovná výška	2,6 m
Schod Prevedenie	Stupeň
Materiál	konštrukcia z ľahkých kovov, stupienky z ryhovaného hliníkového plechu
Hĺbka priečky/schodu	250 mm
Kombinácia modulu	B+D
Prístup	jednostranná
Počet schodíkov vrátane platformy	3
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Pracovná podesta