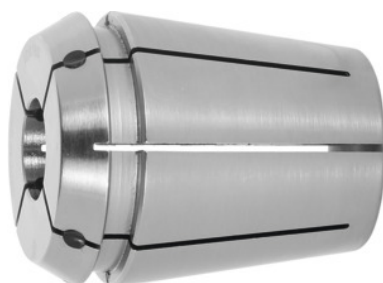


**FAHRION®**  
FAHREKONZENTRATION**Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d:  
14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309419 14
GTIN	2050001766922
Trieda položky	39Y

**Popis****Prevedenie:**

S vnútorným štvorhranom pre pozitívne unášanie závitníka.  
S tesniacou zátkou pre vnútorné chladenie (až 100 bar!).

**Ochrana proti korózii FAHRION®:**

- **Upínacia klieština je kompletne potiahnutá vrátane funkčných povrchov.**
- **Zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.**

**Vhodné pre:**

Všetky štandardné ER klieštinový upínač, upínacie klieštiny FAHRION aj pre presné ER klieštinové skľučovadlá Centro P.

**Upozornenie:**

**FAHRION®** Upínacia klieština, podobná ISO 15488-A.

**Technický opis**

Menovitý upínací Ø d	14 mm
Upínač	ER 40
Norma	ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 10 µm
Typ	4716 E

Vonkajší Ø D	40,7 mm
Celková dĺžka L	46 mm
Druh produktu	Upínacia klieština