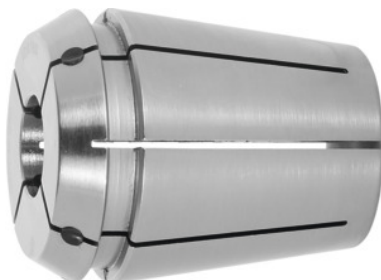


**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 309419 8      |
| GTIN             | 2050001765963 |
| Trieda položky   | 39Y           |

**Popis****Prevedenie:**

S vnútorným štvorhranom pre pozitívne unášanie závitníka.  
S tesniacou zátkou pre vnútorné chladenie (až 100 bar!).

**Ochrana proti korózii FAHRION®:**

- **Upínacia klieština je kompletne potiahnutá vrátane funkčných povrchov.**
- **Zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.**

**Vhodné pre:**

Všetky štandardné ER klieštinový upínač, upínacie klieštiny FAHRION aj pre presné ER klieštinové skľučovadlá Centro P.

**Upozornenie:**

**FAHRION®** Upínacia klieština, podobná ISO 15488-A.

**Technický opis**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Menovitý upínací Ø d          | 8 mm        |
| Upínač                        | ER 40       |
| Norma                         | ISO 15488-A |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm     |
| Typ                           | 4716 E      |

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Vonkajší Ø D    | 40,7 mm            |
| Celková dĺžka L | 46 mm              |
| Druh produktu   | Upínacia klieština |