


Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 750

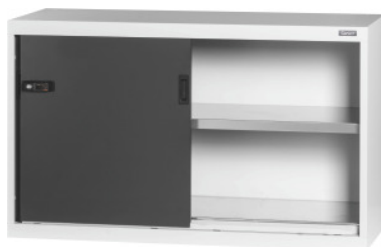

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	940125 750
GTIN	4062406068974
Trieda položky	9GI

Popis

Prevedenie:

Osadená skrinka 50 × 20 G. Montáž políc v rastri 25 mm. Posuvné dvere sú zosilnené zvnútra a uzamykateľné pomocou 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené). **Vyrovňavací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

ComfortClose	nie
Polohovanie rukoväti	hore
Hĺbka v G	20

Technický list

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Počet políc	1
Hmotnosť	70 kg
Hĺbka	500 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
Šírka v G	50
Šírka	1250 mm
Výška	750 mm
Úžitková výška	595 mm
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/940125-750>