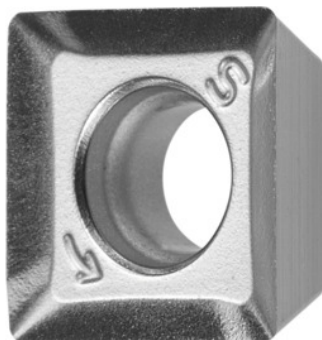


Garant**SOET 083604 PDER, HU7810, Typ: ALU**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214914 ALU
GTIN	4045197706607
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Zosilnená hrúbka dosky umožňuje jasne tvarovanú geometriu žľabu pre pozitívne správanie pri rezaní a minimalizuje náchylnosť na zlomenie.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,15 mm
Typ	HLINÍK
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOET 083604 PDER
Typ	HU7810
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	700	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	700	N
Hliník > 10 % si	vhodný	650	N
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		