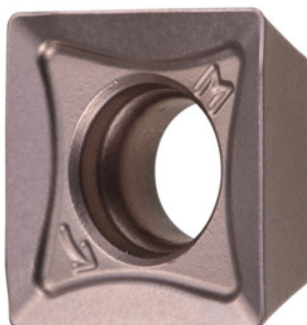


Garant**SOMT 083604 PDER, HB7730, Typ: GGG**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214948 GGG
GTIN	4045197706652
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Zosilnená hrúbka dosky umožňuje jasne tvarovanú geometriu žľabu pre pozitívne správanie pri rezaní a minimalizuje náchylnosť na zlomenie.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,15 mm
Typ	GGG
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT 083604 PDER
Typ	HB7730
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	200	K
mokrý maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		