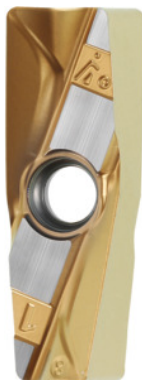


Garant**AN.U 120604, Typ: ST900**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 215111 ST900 |
| GTIN | 4045197702883 |
| Trieda položky | 21A |

Popis

Prevedenie:

Veľmi stabilná a obojstranná 4-drážková vložka.

Vďaka jedinečnej geometrii doštičky nie je rezná hrana oslabená otvorom.

Údaje o používaní:

$a_{p\ max} = 12\ mm$.

$a_p = 10\ mm$ (odporúčanie).

Pozor!:

Nie je vhodné pre frézovanie celých drážok!

Upozornenie:

Obvodové frézovanie: Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 10\ mm$.

Technický opis

| | |
|--------------------|---------|
| Typ | ST900 |
| Posuv f_z na zub | 0,16 mm |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm |
| Typ | HB9535 |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Tolerancia | K |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | AN.U 120604 |
| Rezný materiál | HM |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |