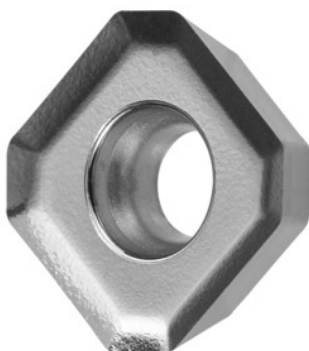


Garant**SDHT 0903 AFFN, HU7815, Tip: ALU**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	214478 ALU
GTIN	4045197707475
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

- Rezkalne obračalne ploščice so primerne za večje rezalne hitrosti in podajanja.
- Precizno sintrane in brušene za najboljšo kakovost površine.
- Finozrnata struktura za veliko žilavost in odpornost proti obrabi.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p\text{ maks.}} = 3 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,19 mm
Tip	ALUMINIJ
Debelina ploščice E	3,18 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SDHT 0903 AFFN
Zvrst	HU7815
Rezalni material	HM

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	1500 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	1000 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	500 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		