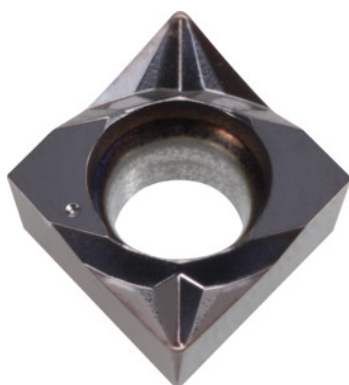


**CCGT 09T301, Zvrst: PR1225****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260095 PR1225
GTIN	4960664713363
Razred artikla	25E

Opis

CCGT 09T301 PR1225 Zvrst: PR1225

Lomilec odrezkov: MFP-SK

Toleranca: G

Globina reza a_p : 0,5 - 1 mmPodajanje f : 0,03 - 0,15 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 110 m/min**Tehnični opis**

Globina reza a_p	0,5 - 1 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 110 m/min
Podajanje f	0,03 - 0,15 mm/v
Radij rezila	0,1 mm
Dodatna uporaba	P
Lomilec odrezkov	MFP-SK
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	50 - 150 m/min
Glavna uporaba	M
Zvrst	PR1225
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 09T301
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje