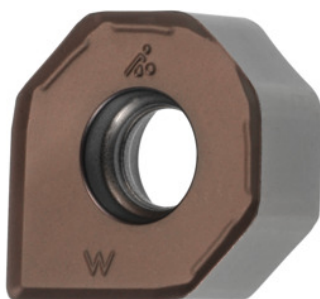


**Garant**
**XNEU 05T6 ANEN-W Ploščica s širokim ravnalnim robom, HB7730, Tip: UNI**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213440 UNI
GTIN	4045197716460
Razred artikla	21A

**Opis**
**Izvedba:**

Obračalna ploščica s širokim ravnalnim robom z 1 rezilom.

**Priporočilo:**

**Za največjo kakovost obdelane površine izberite toleranco ploščice E in kombinirajte s ploščicami s širokim ravnalnim robom.**

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p\text{ maks.}}$

Dolžina planega posnetega roba 7,6 mm.

maksimalna globina rezanja  $a_{p\text{ maks.}}$ : 3 mm

Tip: UNI

**Tehnični opis**

Tip	UNI
Zvrst	HB7730
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks.}}$	3 mm
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

