


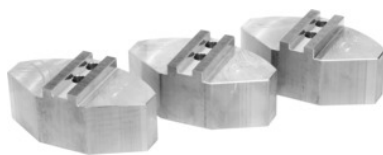

Garnitura segmentnih čeljusti, 3-delna, aluminij, za tip glave: 165



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313737 165
GTIN	2050001929730
Razred artikla	33T

Opis

Izvedba:

Fino rezkan utor in **precizno brušeno** ozobljenje.

Uporaba:

Objemajoče vpenjanje brez zvijanja.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

- **Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**
- **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

Tehnični opis

Širina B	120 mm
Širina utora D	12 mm
Razdalja med izvrtinami b	20 mm
Dolžina L	59,5 mm
Višina H	58 mm
za tip glave	165 mm
Razdalja med izvrtinami a	25 mm

ustreza barvni kodi

Močne stružne glave
in čeljusti Schunk

Vrsta izdelka

Čeljusti za stružno glavo
za kompaktni vpenjalnik