


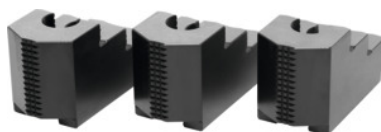

Garnitura stopničastih čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 250



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313470 250
GTIN	2050001929648
Razred artikla	33T

Opis

Izvedba:

Fino rezkan utor in **precizno brušeno** ozobje, **bruniran**.

Kaljena.

Uporaba:

Za zunanje in notranje vpenjanje.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhmlin in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

Naknadno kupljeni čeljustni nastavki in stopničaste čeljusti morajo biti v glavi zbrušene za natančen krožni in ravni tek.

- Za prilagoditev stružni glavi primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).
- Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.

Tehnični opis

Višina H	58 mm
Razdalja med izvrtinami a	34 mm
Dolžina L	103,5 mm
Širina utora D	21 mm

Razdalja med izvrtinami b	25 mm
Širina B	50 mm
za tip glave	250 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik