


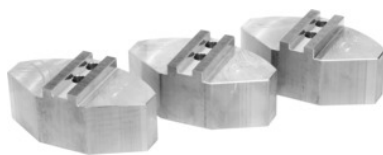

Garnitura segmentnih čeljusti, 3-delna, aluminij, za tip glave: 210



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313737 210
GTIN	2050001929747
Razred artikla	33T

Opis

Izvedba:

Fino rezkan utor in **precizno brušeno** ozobljenje.

Uporaba:

Objemajoče vpenjanje brez zvijanja.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

- **Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**
- **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

Tehnični opis

za tip glave	210 mm
Razdalja med izvrtinami b	25 mm
Višina H	80 mm
Širina utora D	14 mm
Razdalja med izvrtinami a	35 mm
Širina B	140 mm
Dolžina L	72,5 mm

ustreza barvni kodi

Močne stružne glave
in čeljusti Schunk

Vrsta izdelka

Čeljusti za stružno glavo
za kompaktni vpenjalnik