


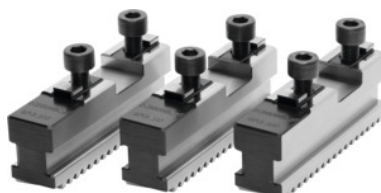

## Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna poševno ozobje, za tip glave: 315



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313205 315
GTIN	2050001928979
Razred artikla	33T

### Opis

#### Uporaba:

Ker so čeljusti **zamenljive v nekaj sekundah** ali prestavljene na želeni premer, je smotrno imeti več garnitur čeljusti pripravljenih za uporabo na stroju. **S tem se doseže minimalni čas preureditve stroja.** Enote čeljusti so sestavljene npr. iz več garnitur osnovnih čeljusti z nestopničastimi mehкими čeljustnimi nastavki, ki jih mogoče prilagoditi na želeni premer. Ta racionalizacija ni potrebna le na NC-strojih, ampak je bistvena tudi za vsako stružnico. Za vpenjanje trdih ali mehkih čeljustnih nastavkov. Pritrdilni vijaki za čeljustne nastavke so priloženi.

#### Primerno za:

Stružne glave s klinastimi letvami Schunk art. 313115; 313117; 313135; 313137, stružne glave s klinastimi letvami Röhm Duro art. 313120; 313140 in drugi sistemi stružnih glav s klinastimi letvami.

### Tehnični opis

Širina B	32 mm
Širina utora A	26 mm
za tip glave	315 mm
Dolžina L	125 mm
Širina prečke D	12 mm
Razdalja med izvrtinami b	54 mm

ustreza barvni kodi	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhms
ustreza barvni kodi	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za glave s klinastimi letvami