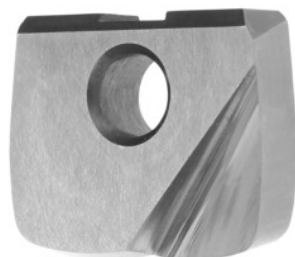


**Garant****Rezkalna obračalna ploščica Ø 12 mm topa, konična, Tip: ALU****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212764 ALU
GTIN	4062406103125
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

**Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priložnem priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.**

· **Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave:  $\pm 0,015$  mm.**

Podajanje  $f_z$  v aluminij s kratkimi odrezki: 0,1 mm

Zvrst: HU7810

**Tehnični opis**

Tip	ALUMINIJ
Zvrst	HU7810
Radij rezila	1 mm
Rezalni material	HM
Radij, Wiper, aksialno	25 mm
Radij, Wiper, radialno	50 mm
Radij rezila $R_1$	1 mm

Dolžina rezil $L_c$	6 mm
Podajanje $f_z$ v aluminij s kratkimi odrezki	0,1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje